

带书写窗的通用母连接器

可与所有小型和标准连接器配套使用

USTW型，玻璃纤维充填尼龙，

额定温度范围-29 ~ 220°C (-20 ~ 425°F)



USTW-K-F
适合标准和小型连接器的专利连接器。



- ✓ 二合一连接器
- ✓ 适合小型和标准连接器的通用母连接器
- ✓ 可拆卸 / 可复原的书写窗
- ✓ 可接受最大14AWG的绞合或者单股线
- ✓ 完全兼容OMEGA及所有工业小型和标准尺寸的热电偶连接器

USTW-K-F



所有连接器的图片均接近实际尺寸。

OST-K-M




GST-K-M



NMP-K-M



OGP-K-M

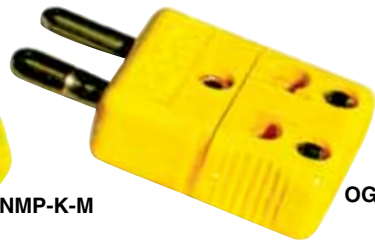

KQIN低噪音探头。



SHX-K-M



专利产品

受美国和国际专利及待批专利申请保护。

USTW-T-F




NHXH-T-M



HMPW-T-M



HST-T-M

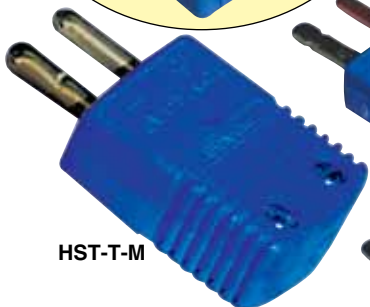

SMPW-T-M



如欲订购，(请访问cn.omega.com/ust，了解价格和详情)

合金代码†	用于连接器中的补偿合金		外壳颜色	带书写窗款
	+	-		
K	CHROMEGA®	ALOMEGA®	黄色	USTW-K-F
T	铜	康铜	蓝色	USTW-T-F
J	铁	康铜	黑色	USTW-J-F
E	CHROMEGA®	康铜	紫色	USTW-E-F
R/S	铜	#11合金	绿色	USTW-R/S-F
U	铜	铜	白色	USTW-N-F
N	OMEGA-P®	OMEGA-N®	橙色	USTW-N-F

† J、K、T、E、R、S和B均为ANSI标识号。OMEGA-P®和OMEGA-N®通常称为镍铬硅热电偶合金。

注：U型（无补偿）连接器与B型热电偶（铂/6%铱-铂/30%铱）配合使用。

订购示例

型号USTW-K-F

USTW - K - F

通用连接器 窗式 分度号 母连接器 (仅)